

# SAGA™

## En sann berättelse



SAGA™ är en sann berättelse om en resa mot cirkuläritet, där hållbarhet möter säkerhet och design.

Saga är en omfattande och mångsidig produktlinje som representerar vår resa mot att sluta cirkeln genom biocirkulära material och verksamhet med nollutsläpp.

Designen är fokuserad på enkelhet och säkerhet, för alla interiörer. Saga är rent vit (RAL 9003) och ännu bättre UV-skyddad mot gulning, så produkterna håller länge.

Hållbart råmaterial och hög UV-resistens gör Saga till ett utmärkt val, särskilt för den miljömedvetna kunden.

Hållbarhet innebär även säkerhet för användaren, därför ingår Safety+ Touch-skydd som en standardfunktion i våra 2-vägsuttag.



- Ännu bättre UV-skydd än våra tidigare serier
- Ren vit färg (RAL9003)
- Kan integreras i automationssystemen ABB-free@home® och KNX
- Hållbarare val
- Biocirkulär plast
- Korta logistikkedjor
- Miljövarudeklaration





## En cirkulär berättelse

- Vi befinner oss på en resa mot att ersätta konventionell plast med biocirkulära material
- Vi är fast beslutna att fortsätta öka användningen av hållbart material.
- För närvarande använder 75% av SAGA™-produkterna (baserat på prognostiserade försäljningsvolym) biocirkulärt material, med en beräknad årlig besparing på ~400 ton CO<sub>2</sub>-ekvivalenter<sup>2</sup> till 2030
- Sagaprodukternas miljökonsekvenser har bedömts och fastställts med miljövarudeklarationer (miljödeklaration typ III<sup>3</sup>) som verifierats av en oberoende part.

<sup>1</sup> ISCC PLUS är ett program för hållbarhetscertifiering av biobaserade och cirkulära (återvunna) råvaror för alla marknader och sektorer som inte regleras som transportbränsle enligt det europeiska direktivet om förnybar energi (EU RED) eller bränslekvalitetsdirektivet (FQD), vilka omfattas av ISCC EU:s certifieringssystem. ISCC = Internationell Hållbarhet och koldioxidcertifiering.

<sup>2</sup> Baserat på uppskattade försäljningsvolym. CO<sub>2</sub>-ekvivalent (koldioxidekvivalent) är ett metriskt mått som används för att jämföra utsläppen från olika växthusgaser baserat på deras globala uppvärmningspotential (GWP) genom att konvertera andra gaser till motsvarande mängd koldioxid med samma globala uppvärmningspotential. Läs mer: <https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/koldioxidekvivalent>

<sup>3</sup> Typ III miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) rapporterar miljöpåverkan av produktens livscykel öppet och objektivt, verifierat av en tredje part. Med hjälp av en standardiserad livscykelanalys (ISO 14025) kan man utreda skillnader mellan produkter ur perspektivet hållbar utveckling. Läs mer: <https://www.environdec.com/all-about-epds/the-epd>

## En nordisk berättelse

- 100 procent av produkterna tillverkas i Europa.
- Mer än 70 procent av produkterna är tillverkade i Borgå, där fabriken klimat- och miljöpåverkan har minimerats med hjälp av nettonollproduktion.

**75 %**

Av produkterna använder biocirkulärt material (baserat på försäljningsvolym)

**70 %**

av produkterna tillverkas i Borgå

**100 %**

av produkterna tillverkas i Europa

# Produktinformation

## Strömställare och tryckknappar

Figur	Typ	E-nummer	Beskrivning	Multi-pack	Med ram	Tekniska data	Förpackningsstorlekar
01	1066UC-916	1815648	Strömställare trapp			16AX/250V	10/100
01	1066UCM-916	1815697	Strömställare trapp	•		16AX/250V	50
04	1066UCK-916	1815666	Strömställare trapp, röd lins med ind. ljus			16AX/250V	10/100
11	1066UW-916	1815661	Strömställare trapp, IP44		•	16AX/250V	10/100
02	1065UC-916	1815644	Strömställare kron			16AX/250V	10/100
02	1065UCM-916	1815696	Strömställare kron	•		16AX/250V	50/50
12	1065UW-916	1815647	Strömställare kron, IP44		•	16AX/250V	10/100
01	1067UC-916	1815671	Strömställare kors			16AX/250V	10/100
03	10631UC-916	1815708	Strömställare 3x1-pol			16AX/250V	10/100
01	1062UC-916	1815640	Strömställare 2-pol			16AX/250V	10/100
06	1062UCK-916	1815642	Strömställare 2-pol, röd lins med ind. ljus			16AX/250V	10/100
02	10666UC-916	1815668	Strömställare dubbeltrapp			16AX/250V	10/100
02	1465UC-916	1815674	Tryckknapp kron			10AX/250V	10/100
05	1466UC-916	1815676	Tryckknapp trapp, klar lins med ind. ljus			10AX/250V	10/100
07	2020/4 UC-916-510	1815729	Jalusiebrytare				1/10
08	2051 UC-916	1815628	Tryckknapp, 2-knappars			50 mA	10/100
09	2052 UC-916	1815629	Tryckknapp, 4-knappars			50 mA	10/100
10	2542 DR/01-916-510	1815735	Vridströmställare 1-polig "0-1-2-3"				1/10
13	8114UJ-916	1815815	Hotellkortströmställare med ram		•	10AX/250V	1/10




01



02



03

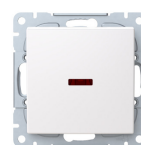

04



05



06



07



08



09



10



11



12



13

## Knappar och tillbehör

Figur	Typ	E-nummer	Beskrivning	Förpacknings- storlekar
01	2506-916-510	1815761	Vippa, trapp/kors	1/10
02	1789 N-916-510	1815748	Vippa med klar lins	1/10
03	1789-916-510	1815749	Vippa med röd lins	1/10
04	2520 KI-916-510	1815744	Vippa med "klock"-symbol	1/10
05	2520 LI-916-510	1815745	Vippa med "ljus"-symbol	1/10
06	2520 TR-916-510	1815747	Vippa med "nyckel"-symbol	1/10
07	2506 N-916-510	1815743	Vippa med märkfönster	1/10
08	2505-916-510	1815762	Vippa kron/dubbeltrapp	1/10
09	6735 BT-916	1815808	Tryckknapp, 1-kanal HUE/Casambi	1/10
10	6736 FoH-916	1815809	Tryckknapp, 2-kanal HUE/Casambi	1/10
11	PJ4.10	1815171	Impulsfjäder	10/100




01




02



03

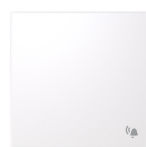

04

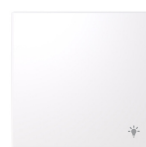

05



06



07



08



09



10



11



## Vägguttag

Figur	Typ	E-nummer	Beskrivning	Multi-pack	Med ram	Förpackningsstorlekar
01	20EUC-916	1815810	Vägguttag 1-vägs			1/10
11	20EUJ-916	1815812	Vägguttag 1-vägs		•	1/10
12	20EUJW-916	1815813	Vägguttag 1-vägs, med lock, IP44		•	1/10
02	20 EUCBLI-916-510	1815771	Vägguttag 1-vägs, LED-nattbelysning			1/10
03	20 EUCB2USBAC-916-500	1815793	Vägguttag 1-vägs, USB A+C			1/10
05	20 EUCBL-916-510	1815769	Vägguttag 1-vägs, LED-indikering			1/10
10	20 EUKBSL-916-101-510	1815772	Vägguttag 1-vägs, med gångjärnslock och lås			10/10
06	302EUC-916	1815618	Vägguttag 2-vägs insats			10/100
06	302EUCM-916	1815700	Vägguttag 2-vägs insats	•		50/50
08	302EUCT-916	1815638	Vägguttag 2-vägs insats, låg			10/100
07	302EUJ-916	1815691	Vägguttag 2-vägs insats		•	10/100
07	302EUJM-916	1815707	Vägguttag 2-vägs	•	•	50/50
13	302EUJW-916	1815619	Vägguttag 2-vägs, med lock, IP44		•	10/100
09	302EUJT-916	1815692	Vägguttag 2-vägs, låg		•	10/100
14	AKK6-916	1815803	DCL lamputtag, väggmodell		•	10/100
15	303UC-916	1815617	Vägguttag 3-vägs insats, eurouttag			10/100
16	3120EUC-916	1815795	Vägguttag 1-vägs med JFB			1/10
17	3150UC-916.1	1815796	Jordfelsbrytare			1/10



01



02



03



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17

## Tele och data

Figur	Typ	E-nummer	Beskrivning	Multi-pack	Med ram	Förpackningsstorlekar
01	1743-03-916-510	1815737	Centrumplatta, antenn, R/TV/Sat			1/10
02	2531-916-510	1815740	Centrumplatta, antenn, R/TV			1/10
03	2531-100-916	1815710	Centrumplatta, antenn, R/TV, 100 mm			10/100
04	2539-916-510	1815739	Centrumplatta, för USB			1/10
07	FOT5000-916	5100427	Datauttag 2xRJ45 Keystone, 85 mm, rak			10/100
07	FOT5010-916	5100428	Datauttag 2xRJ45 AMP, 85 mm, rak			10/100
07	FOT5020-916	5100429	Datauttag 2xRJ45 Actassi, 85 mm, rak			10/100
07	FOT5030-916	5100430	Datauttag 2xRJ45 Systimax, 85 mm, rak			10/100
08	FOT6208-916	5100432	Datauttag 2xRJ45 Cat 6 UTP, 85 mm, rak			10/100
11	FOT5000-100-916	5100431	Datauttag 2xRJ45 Keystone, 100 mm, rak			10/100
10	FOT5040-100-916	5100421	Datauttag 2xRJ45, Universal 100 mm, vinklad			10/100
09	FOT5040-916	5100420	Datauttag 2xRJ45, Universal 85 mm, vinklad			10/100
12	FOTJ6208.05-916	5100422	Datauttag 2xRJ45, 2xCat6 UTP universal 85mm, vinklad			10/100
06	2095 UC-916-510	1815773	Datauttag Potentialutjämningsuttag, 2-vägs			1/10
05	2533-916-510	1815738	Centrumplatta, för apparater med 22,5 mm hål			1/10




01



02



03

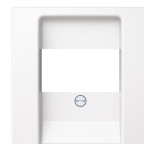

04



05



06



07



08



09



10



11



12

## Elektronik


Figur	Typ	Snr	Beskrivning	Förpackningsstorlekar
01	T210-916	1815801	Bastimer 15min-8h	1/10
02	TB16-23-916	8580703	Kombinationstermostat BT	1/10
03	TC16-20-916	8580709	Kombinationstermostat, 16 A, med givare	1/10
04	6523 UC-916-510	1360900	Vriddimmer, vrid, 2–100 VA, LED	1/10
05	64851-UC-916-510	1360899	LED-tryckknappsdimmer	1/10
06	2116/11 UC-916-510	1360901	DALI-dimmer	1/10
07	64765-UC-916-510	1301788	Komfortbrytare flex 180	1/10
08	6435-916	1330727	Centrumplatta, termostat/veckour/timer	1/10
09	64765-916-510	1301789	Sensor för komfortbrytare 180	1/10
10	2115-916-510	1360903	Centrumplatta och vred till vriddimmer	1/10
11	1771-916-103-510	1815767	Centrumplatta till mekanisk timer 0–120 min	1/10
12	64761-UC-916-510	1301785	Rörelsevakt flex Basic	1/10
12	64762-UC-916-510	1301786	Rörelsevakt flex Comfort	1/10
13	64764-UC-916-510	1301787	Rörelsevakt flex Multi	1/10
14	64761-916-510	1301782	Givare flex, Basic	1/10
14	64762-916-510	1301783	Givare flex, Comfort	1/10
15	64764-916-510	1301784	Givare flex, Multi	1/10



01



02

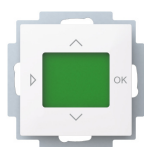

03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15

## Signalprodukter

Figur	Typ	E-nummer	Beskrivning	Med ram	Förpackningsstorlekar
01	FEH2001-916	5500559	Övervakningsanordning med larm		10/100
02	FLM1000-916	5500576	Transformator		10/100
03	FAP2001-916	5500577	Signaltryckknapp		10/100
04	FAP3002-916	5500578	Signaltryckknapp med 2,5 m dragsnöre		10/100
05	FAP2002-916	5500579	Signalanordning, med kvitteringsknapp		10/100
06	FIM1300-916	5500580	Indikatorljustavla		10/100
07	FIP1011-916	5500581	Signalanordning, tryckknapp med		10/100
08	FJW1004-916	5500582	RWC-set inkl. transformator	•	10/180



01



02



03



04



05



06



07



08



## Ramar

Figur	Typ	E-nummer	Beskrivning	Förpackningsstorlekar
01	1721F85-916	1815716	Ram 85 mm 1-fack	10/100
02	1722F85-916	1815717	Ram 85 mm 2-fack	5/50
03	1723F85-916	1815718	Ram 85 mm 3-fack	5/50
	1724F85-916	1815630	Ram 85 mm 4-fack	5/25
	1725F85-916	1815635	Ram 85 mm 5-fack	5/25
04	1721F100-916	1815719	Ram 100 mm 1-fack	10/100
05	1722F100-916	1815725	Ram 100 mm 2-fack	5/50
06	1723F100-916	1815726	Ram 100 mm 3-fack	5/50
	1724F100-916	1815636	Ram 100 mm 4-fack	5/25
	1725F100-916	1815637	Ram 100 mm 5-fack	5/25



01



02



03



04



05



06

## Övriga tillbehör

Figur	Typ	E-nummer	Beskrivning	Förpackningsstorlekar
01	2538-916	1815728	Centrumplatta blind 85 mm	10/100
02	2538-100-916	1815678	Centrumplatta blind 100 mm	10/100
03	2519-916	1815727	Adapter 85/100 mm	20/200
04	1746-916-101-510	1815742	Adapter 50x50 mm	1/10
05	2518-WD-916	1815807	Skyddslock, 1-vägs IP44	1/10



01



02



03



04



05