

# Decento®

Klassisk retrodesign i fin balans med modern teknik och äkta kvalitetskänsla. Decento tillverkas av porslin så som det var förr.



—  
vit



—  
svart

## Installationsinstruktioner för kombinationer


En serie som skapar blickfång i alla inredningar. Decento® i porslin är designad för att skapa en tidstypisk stil och flera kombinationsinsatser kan placeras sida vid sida eller ovanför varandra. Detta understryker den originella designen ännu mer.

### Boxmellanlägg för exakt installation

För perfekt inpassning av enskilda insatser som kombineras måste avståndet mellan centrala punkter i insatsernas installationsboxar vara 91 mm. Det möjliggör perfekta avstånd mellan de centrala punkterna i

installationsboxarna och de enskilda täckramarna hos brytarna och uttagen varje gång.

91 mm avstånd mellan de centrala punkterna i installationsboxarna rekommenderas för infälld montering i både solida väggar och ihåliga väggar eller mellanväggar.

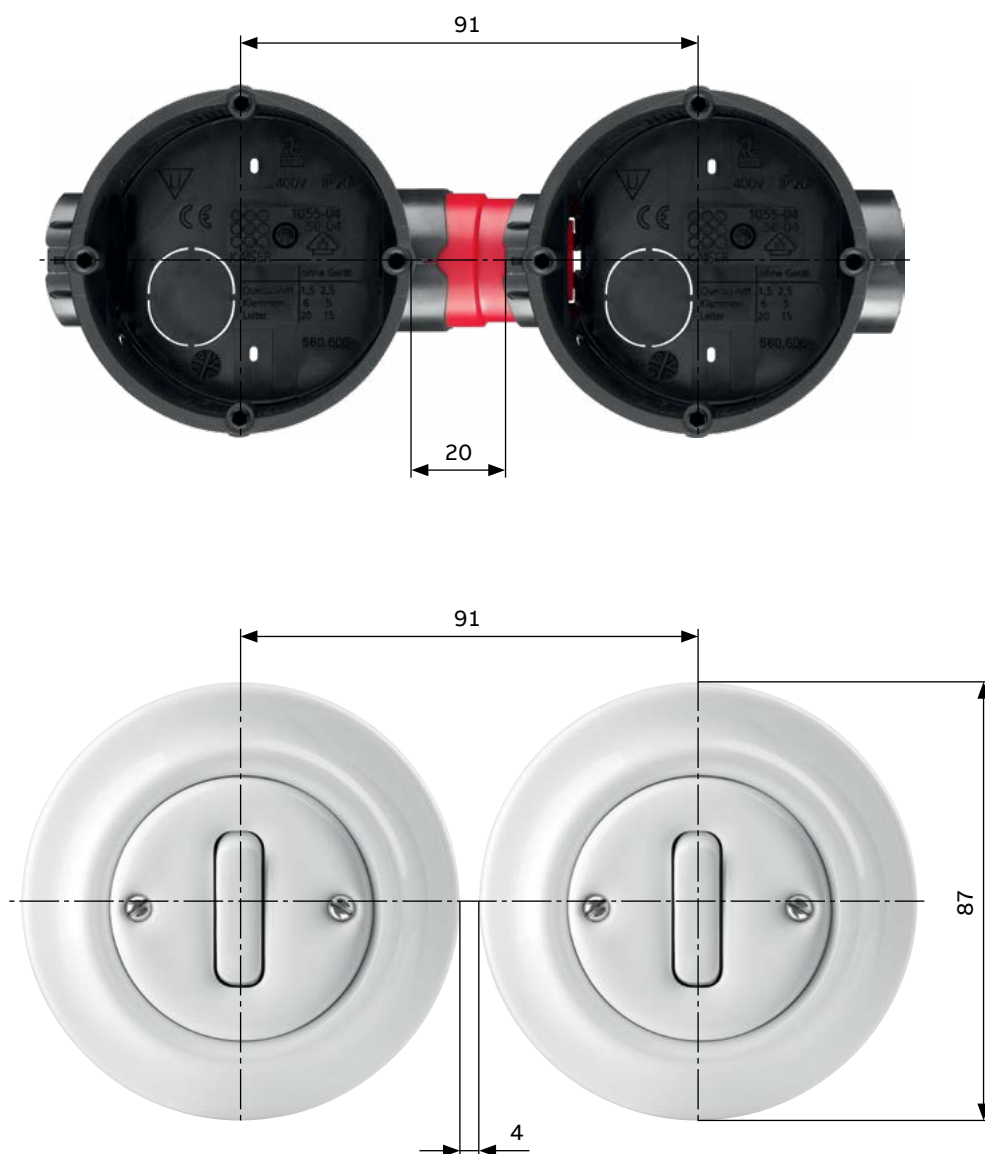



# Decento®

## Strömställare

Anslutningstyp	Namn	Färg	E-nummer	Beställningsnummer	Förpack./min. antal
För serie	Tekniska data				
6	Vridströmställare trapp	vit	1815266	3560K-C06345	1
		svart	1815609	3560K-C06345 N	1



**Decento®** Skruvlösa terminaler.  
10 A, 250 V AC

6	Vippströmställare trapp	vit	1815257	3559K-C06345	1
		svart	1815578	3559K-C06345 N	1



**Decento®** Skruvlösa terminaler.  
10 AX, 250 V AC

6+6	Vippströmställare dubbeltrapp	vit	1815259	3559K-C52345	1
		svart	1815591	3559K-C52345 N	1



**Decento®** Skruvlösa terminaler.  
10 AX / 10 A, 250 V AC

Anmärkningar:  
Vid installation av flera insatser horisontellt eller vertikalt, måste avståndet mellan de centrala punkterna i installationsboxarna vara minst 91 mm.

# Decento®

## Strömställare

Anslutningstyp	Namn	Färg	E-nummer	Beställningsnummer	Förpack./min. antal
För serie	Tekniska data				
5	Vippströmställare kron				
		vit	1815256	3559K-C05345	1
		svart	1815577	3559K-C05345 N	1



Decento® Skruvlösa terminaler.  
10 AX, 250 V AC

7	Vridströmställare kors				
		vit	1815267	3560K-C07345	1
		svart	1815610	3560K-C07345 N	1



Decento® Skruvlösa terminaler.  
10 A, 250 V AC

7	Vippströmställare kors				
		vit	1815258	3559K-C07345	1
		svart	1815600	3559K-C07345 N	1



Decento® Skruvlösa terminaler.  
10 AX, 250 V AC

Anmärkningar:  
Vid installation av flera insatser horisontellt eller vertikalt, måste avståndet mellan de centrala punkterna i installationsboxarna vara minst 91 mm.

# Decento®

## Strömställare

Anslutningstyp	Namn	Färg	E-nummer	Beställningsnummer	Förpack./min. antal
För serie 6	<b>Tekniska data</b>				
	<b>Tryckknapp enkel</b>	vit	1815260	3559K-C86345	1
		svart	1815592	3559K-C86345 N	1



Decento®

Skruvlösa terminaler.  
10 A, 250 V AC

1+1	<b>Tryckknapp dubbel</b>	vit	1815264	3559K-C87345	1
		svart	1815593	3559K-C87345 N	1



Decento®

Skruvlösa terminaler.  
10 A, 250 V AC

1+1	<b>Jalusibrytare</b>	vit	1815265	3559K-C88345	1
		svart	1815608	3559K-C87345 N	1



Decento®

Skruvlösa terminaler.  
10 A, 250 V AC

Anmärkningar:  
Vid installation av flera insatser horisontellt eller vertikalt, måste avståndet mellan de centrala punkterna i installationsboxarna vara minst 91 mm.



## Decento®

### Kommunikationssystem

Anslutningstyp	Namn	Färg	E-nummer	Beställningsnummer	Förpack./min. antal
<b>För serie</b>	<b>Tekniska data</b>				
TV+R+SAT	<b>Koaxialuttag Radio/TV/SAT, terminaltyp</b> Möjliggör strömpassage på 500 mA DC och en 22 kHz-signal för LNB-strömförsörjning och styrning. Nominell impedans för ingångar och utgångar: 75 Ω. För koaxialkablar med en diameter på 3,6 till 6,8 mm. Fästs via skruvar eller klor.	vit svart	1815269 6001470	5011K-C00403 5011K-C00403 N	1 1



#### Decento®

RJ45	<b>Kommunikationsuttag med dubbla kontakter</b> Består av monteringsplatta och bas med 2 ingångar (15,4 mm avstånd) för två Modular-Jack (keystone) eller blindkontakt (max. rekommenderad bredd 18,3 mm). Ingångsmått: 19,4× 14,8 mm	vit svart	5100214 5100396	5014K-C01018 5014K-C01018 N	1 1
------	--	--------------	--------------------	--------------------------------	--------



#### Decento®

Basen är också lämplig för insatser från AMP, Panduit och andra företag.



#### Anmärkningar:

<sup>25)</sup> Locket är gjort av plast.

Vid installation av flera insatser horisontellt eller vertikalt, måste avståndet mellan de centrala punkterna i installationsboxarna vara minst 91 mm.

## Decento®

### Kommunikationssystem

Anslutningstyp	Namn	Färg	E-nummer	Beställningsnummer	Förpack./min. antal
För serie	Tekniska data				
	<b>Stereohögtalarutgång</b> <sup>25)</sup>				
	Skruvlös anslutning av högtalarkablar (fjäderbelastade terminaler). Skruvterminaler för anslutningskablar från förstärkaren. Ledarnas polaritet är färgkodad. Ledarnas tvärsnitt: max. 10 mm <sup>2</sup>	vit	6221896	5014K-C00404	1
		svart	6222569	5014K-C00404 N	1



Decento®

Fästs med skruv och klo.

	<b>HDMI-kommunikationsuttag</b> <sup>25)</sup>				
	Med dragavlastningsklämma. För överföring av digitala video- och ljudsignaler med en HDMI-kabel med högupplösning. 1 HDMI typ A-utgång. Skruvanslutning för 20-stifts HDMI-kabel. Installationsdjup: 34 mm. Den maximala kabellängden och böjningsradien måste följas enligt kabel- eller enhetstillverkarens rekommendationer.	vit	5100213	5014K-C00432	1
		svart	5100400	5014K-C00432 N	1





Decento®

## Decento®

### Uttag • Dosor

Anslutningstyp	Namn	Färg	E-nummer	Beställningsnummer	Förpackn./min. antal
För serie	Tekniska data				
2P+PE	<b>Uttag med jordade kontakter, petskyddade</b> <sup>25)</sup>	vit	1815268	5520K-C03459	1
		svart	1815595	5520K-C03459 N	1
	Skruvlösa terminaler. Fästs endast via skruvar. 16 A, 250 V AC				



Anmärkningar:

<sup>25)</sup> Locket är gjort av plast.

Vid installation av flera insatser horisontellt eller vertikalt, måste avståndet mellan de centrala punkterna i installationsboxarna vara minst 91 mm.

Anslutningstyp	Namn	Färg	E-nummer	Beställningsnummer	Förpack./min. antal
För serie	<b>Tekniska data</b>				
	<b>USB-kommunikationsuttag</b> <sup>25)</sup>				
	Med dragavlastningsklämma. För kommunikation mellan mobila enheter som använder USB-kabel.	vit	5100211	5014K-C00420	1
	1 USB 2.0 typ A-kontakt.	svart	5100398	5014K-C00420 N	1
	Skruvanslutning för 5-stifts USB-kabel.				
	Installationsdjup: 34 mm				
	Den maximala kabellängden och böjningsradien måste följas enligt kabel- eller enhetstillverkarens rekommendationer.				



Decento®

	<b>VGA-anslutningskontakt</b> <sup>25)</sup>				
	Med dragavlastningsklämma. För analog överföring av videosignaler med en VGA-kabel.	vit	5100212	5014K-C00426	1
	För anslutning av en analog visningsenhet (bildskärm) till en dator (PC, bärbar dator, notebook). 1 VGA typ A-utgång.	svart	5100399	5014K-C00426 N	1
	Skruvanslutning för 15-stifts VGA-kabel.				
	Installationsdjup: 34 mm				
	Den maximala kabellängden och böjningsradien måste följas enligt kabel- eller enhetstillverkarens rekommendationer.				



Decento®

	<b>USB-strömadapterinsats</b> <sup>25)</sup>				
	För att ladda och driva mobila enheter med en USB-kabel.	vit	5200615	5014K-C00399	1
	2 USB uttag typ A+C för laddning av upp till två enheter med ett standardladdningsgränssnitt enligt EN 62684. Kortsäkringsskydd och överbelastningsskydd.	svart	5200616	5014K-C00399 N	1
	Utgående spänning: 5 V DC ±5 % (SELV)				
	Märkström med ett uttag: 1 400 mA				
	Märkström med båda uttagen: 2 × 700 mA				
	Förbrukning i standbyläge: 0,3 W				
	Kan ej användas för dataöverföring.				
	Insatsen är också kompatibel med Apple-produkter som iPod/iPhone/iPad.				
	Driftstemperatur: +5 °C till +40 °C				
	Skyddsklass: IP 20				
	Installationsdjup: 32 mm				



Decento®

2P+PE	<b>Blindlock</b> <sup>25)</sup>				
	Med monteringsplatta i metall.	vit	1815271	3902K-C00100	1
		svart	1815575	3902K-C00100 N	1



Decento®

**Anmärkningar:**<sup>25)</sup> Locket är gjort av plast.

Vid installation av flera insatser horisontellt eller vertikalt, måste avståndet mellan de centrala punkterna i installationsboxarna vara minst 91 mm.





---

**ABB Electrification Sweden AB**

Lågspänningsprodukter

Tel: 021 32 50 00

E-post: kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com

**[www.abb.se/installationsprodukter](http://www.abb.se/installationsprodukter)**

---

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar eller ändra innehållet i det här dokumentet utan föregående meddelande. När det gäller inköpsorder ska de överenskomna detaljerna gälla. ABB AG tar inte något som helst ansvar för eventuella fel eller brister i informationen i det här dokumentet.

Vi förbehåller oss alla rättigheter till detta dokument och den information och de bilder som finns i det. Det är förbjudet att reproducera dokumentet, avslöja det för tredje part eller använda sig av dess innehåll – helt eller delvis – utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från ABB AG. Upphovsrätt © 2023 ABB  
Med ensamrätt