

ALTILED


BAES - Non permanent



01 ALTILED ET 1000L A

Caractéristiques clés

- Phare orientable breveté - 360°C
- Robuste et léger : 2,3 Kg
- Modularité par 1000 lm
- Différents supports possibles : Murs, plafonds, piliers, chemin de câbles, en suspension, encastré
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

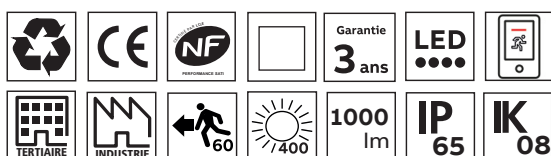

Gamme

Désignation	Références	Technologie	Flux assigné (lm)	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Évacuation/Ambiance - 1 heure						
ALTILED ET 1000L A	226 500	■	1000	3,5	230V-50Hz	T15091
ALTILED ET 1000L A avec kit d'encastrement	226 600	■				T15091
ALTILED ET 1000L COM	227 500	■				T15092
ALTILED ET 1000L COM avec kit d'encastrement	227 600	■	T15092			

■ = Autestable SATI ■ = Adressable - Température d'utilisation : 0°C à +40°C - Important : tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Références
BT 5F	621 500
Kit d'encastrement	650 001
Platine d'association	650 000
Demi-lune blanche	inclus dans le pack

Dimensions

